


Reflex Lichtleiter

FUF 050B4006

Masszeichnung

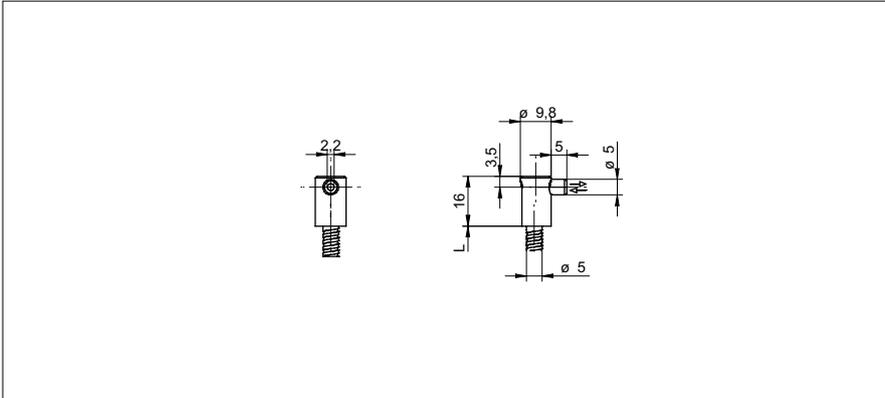

Allgemeine Daten

Besondere Eigenschaften	Hitzeresistent Seitlicher Lichtaustritt
Funktion	Reflexions-Lichttaster
Tastweite Tw	1 ... 25 mm
Ansprech- / Abfallzeit	0,1 ... 1 ms
Kopfart (Lichtleiter)	zylindrisch glatt (radial)
Breite / Durchmesser (Kopf)	9 mm
Höhe / Länge (Kopf)	16 mm
Material (Kopf)	Aluminium
Biegeradius	12 mm (stat.) 24 mm (dynam.)
Durchmesser Aussenmantel	4 mm
Material Aussenmantel	Messing verchromt
Querschnitt Faser	0,5 mm ²
Material (Lichtleiter)	Glas
Länge (Lichtleiter)	500 mm
Arbeitstemperatur	-25 ... +120 °C

Foto



Reichweite/Ansprechzeit:

Für die definitive Reichweite/Ansprechzeit siehe Tabelle „Passende Lichtleitergeräte“

Passende Lichtleitergeräte	Tastweite Tw (0,1 ms)	Tastweite Tw (0,25 ms)	Tastweite Tw (0,5 ms)	Tastweite Tw (1 ms)
FVDM 15	1 ... 22 mm	-	-	1 ... 25 mm