


Sensortester Analog

Mat.-No.: 11084376

Masszeichnung

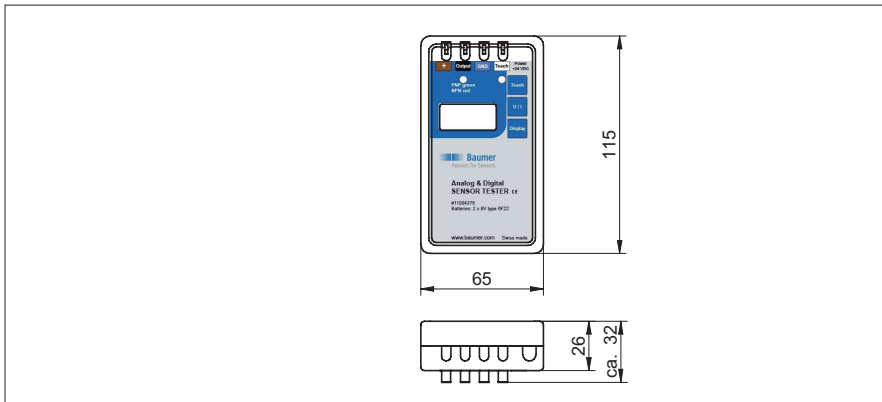

Allgemeine Daten

Anzeige ON NPN	LED rot
Anzeige ON PNP	LED grün
Anzeige analog	0 ... 10 V, 4 ... 20 mA
Teach-in des Sensors	integrierte Taste auf Sensortester

Funktionen

Erkennt Ausgangstyp (NPN / PNP)	
Ausgangsstatus des Sensors (on / off)	
Messung des Analogausgangs	0 ... 10 V, 4 ... 20 mA
Speisung der Sensoren ohne zusätzliches Netzgerät	

Elektrische Daten

Speisung	2 * 9 V Batterie type 6F22, nach Wahl zusätzliches Netzteil für grössere Ströme
Speisung der Sensoren	18 V / 50 mA (Batterie), 24 V / 300 mA (Netzteil)
Stromkonsum	Display on, LED on, ohne Sensor < 20 mA, mit Sensor: Je nach Sensortyp
Batterielebensdauer	7h bei 50 mA Laststrom

Mechanische Daten

Gehäusematerial	ABS
Gehäuselänge	115 mm
Gehäusebreite	65 mm
Gehäusetiefe	26 mm