

# Anschlusskabel 2 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH0200G)

Artikelnummer: 10127844

## Auf einen Blick

- Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
- Kabellänge 2 m
- 8-polige Ausführung
- Material des Aussenmantels PUR
- Halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- UL gelistet, Nummer E315836



## Technische Daten

### Kabelspezifikationen


Masse ca.	124 g
Kabellänge	2 m
Betriebstemperatur	-40...+80 °C (Kabel unbewegt) -25...+80 °C (Kabel bewegt)

### Kabelspezifikationen


Aussendurchmesser	≈ 5,9 mm
Anschluss	Stecker M12, 8-polig

## Anschlussbelegung

Stecker M12	Aderfarben
Pin 1	weiss
Pin 2	braun
Pin 3	grün
Pin 4	gelb
Pin 5	grau
Pin 6	rosa
Pin 7	blau
Pin 8	rot
Steckergehäuse	Schirm/Gehäuse

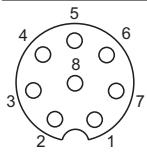

## Abmessungen

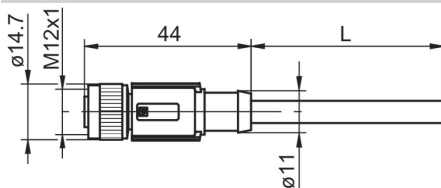

## Geeignet für

EIL580-B, EIL580-B - Option 6301, EIL580-SC, EIL580-SQ, EIL580-SY, EIL580-T, EIL580-T - Option 6301, EIL580P-B, EIL580P-SC, EIL580P-SQ, EIL580P-SY, EIL580P-T, GI357, GIM500R