

# Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0500G)

Artikelnummer: 11053962

## Auf einen Blick

- Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
- Kabellänge 5 m
- 8-polige Ausführung
- Material des Aussenmantels PUR
- Halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- UL gelistet, Nummer E315836



## Technische Daten

### Kabelspezifikationen


Masse ca.	280 g
Kabellänge	5 m
Betriebstemperatur	-40...+80 °C (Kabel unbewegt) -25...+80 °C (Kabel bewegt)

### Kabelspezifikationen


Aussendurchmesser	≈ 5,9 mm
Anschluss	Stecker M12, 8-polig

## Anschlussbelegung

Stecker M12	Aderfarben
Pin 1	weiss
Pin 2	braun
Pin 3	grün
Pin 4	gelb
Pin 5	grau
Pin 6	rosa
Pin 7	blau
Pin 8	rot
Steckergehäuse	Schirm/Gehäuse

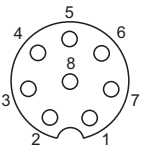


## Abmessungen

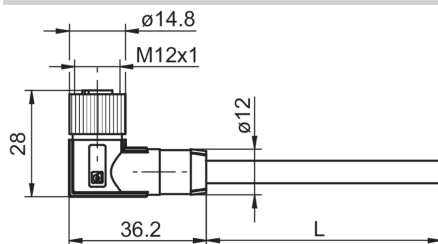

## Montagezeichnung

### EIL580 - Kabelabgang Anschlusskabel M12 abgewinkelt

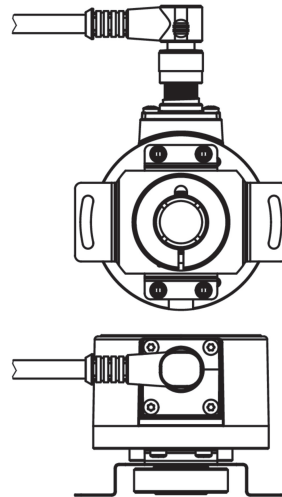

## Geeignet für

EIL580-B, EIL580-T, EIL580-SC, EIL580-SY, EIL580P-B, EIL580P-T, EIL580P-SC, EIL580P-SY