

Anschlusskabel mit Crimpkontakten, 0,2 m

Artikelnummer: 11071189

Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Litzen 0.14 mm² und Crimpkontakten Intercontec 61.171.80
- Geeignet für Betriebstemperaturen bis +120 °C
- Montage durch Kunde möglich



 
Technische Daten

Kabelspezifikationen

Masse ca.	20 g
Kabellänge	0,2 m

Anschlussbelegung


Stecker	Aderfarben
Pin 1	rot
Pin 2	blau
Pin 3	grün
Pin 4	braun
Pin 5	grau
Pin 6	schwarz
Pin 7	rosa
Pin 8	weiss
Schirm = Hülse	transparent



Kabelspezifikationen

Betriebstemperatur	-30...+120 °C
Aussendurchmesser	≈ 6,8 mm

Abmessungen

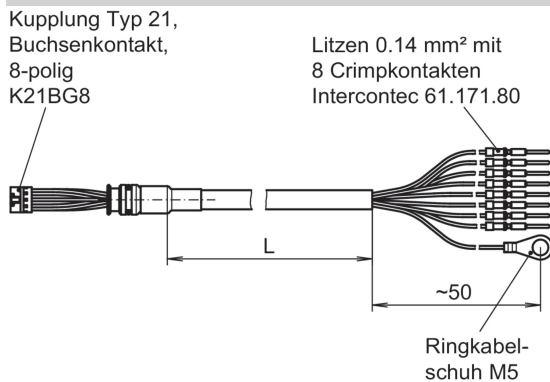

Geeignet für

ITD21H00 HT