

Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen (UL/CSA), 1 m

Artikelnummer: 11072169

Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung FCI (Buchsenkontakte, 8-polig) und Litzen 0.14 mm² mit Aderendhülsen
- UL/CSA-Zulassung
- Montage durch Kunde möglich



Technische Daten

Kabelspezifikationen

 
Masse ca.	70 g
Kabellänge	1 m

Kabelspezifikationen


Betriebstemperatur	-40...+100 °C (Kabel unbewegt) -30...+100 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser	≈ 7 mm

Anschlussbelegung

Stecker	Aderfarben
Pin 1	rot
Pin 2	blau
Pin 3	grün
Pin 4	braun
Pin 5	grau
Pin 6	schwarz
Pin 7	rosa
Pin 8	weiss
Schirm = Hülse	transparent



Abmessungen

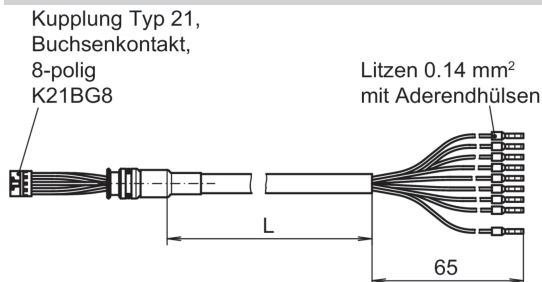

Geeignet für

PC-Programming Tool Z-PA-EI-P, Handheld Programming Tool Z-PA-EI-H, ATD2AH00, ITD21H00, ITD21H01, ITD22H00, ITD22H00 SIL