

# Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen (UL/CSA), 10 m

Artikelnummer: 11080879

## Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung FCI (Buchsenkontakte, 8-polig) und Litzen 0.14 mm<sup>2</sup> mit Aderendhülsen
- UL/CSA-Zulassung
- Montage durch Kunde möglich



## Technische Daten

### Kabelspezifikationen

 
Masse ca.	595 g
Kabellänge	10 m

### Kabelspezifikationen

Betriebstemperatur	-40...+100 °C (Kabel unbewegt) -30...+100 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser	≈ 7 mm

## Anschlussbelegung


Stecker	Aderfarben
Pin 1	rot
Pin 2	blau
Pin 3	grün
Pin 4	braun
Pin 5	grau
Pin 6	schwarz
Pin 7	rosa
Pin 8	weiss
Schirm = Hülse	transparent



## Abmessungen

Kupplung Typ 21,  
Buchsenkontakt,  
8-polig  
K21BG8

Litzen 0.14 mm<sup>2</sup>  
mit Aderendhülsen

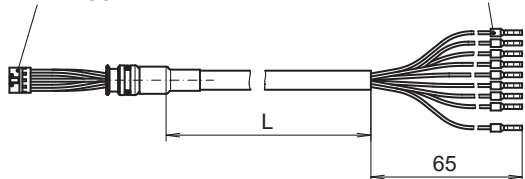

## Geeignet für

PC-Programming Tool Z-PA-EI-P, Handheld Programming Tool Z-PAEI-H, ATD2AH00, ITD21H00, ITD21H01, ITD22H00, ITD22H00 SIL