

Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen,

1 m

Artikelnummer: 11071188

Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung FCI (Buchsenkontakte, 8-polig) und Litzen 0.14 mm² mit Aderendhülsen
- Geeignet für Betriebstemperaturen bis +120 °C
- Montage durch Kunde möglich



Technische Daten

Kabelspezifikationen

 
Werkstoff	Kabelmantel: SABIX® grau, halogenfrei
Masse ca.	100 g
Kabellänge	1 m

Kabelspezifikationen

Betriebstemperatur	-30...+120 °C
Aussendurchmesser	≈ 6,8 mm
Anschluss	Aderendhülsen Kupplung FCI, 8-polig, Buchsenkontakte

Anschlussbelegung


Stecker	Aderfarben
Pin 1	rot
Pin 2	blau
Pin 3	grün
Pin 4	braun
Pin 5	grau
Pin 6	schwarz
Pin 7	rosa
Pin 8	weiss
Schirm = Hülse	transparent



Abmessungen

Kupplung Typ 21,
Buchsenkontakt,
8-polig
K21BG8

Litzen 0.14 mm²
mit Aderendhülsen

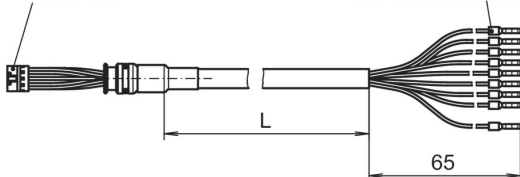

Geeignet für

ITD21H00 HT, ITD21H01 HT