

# Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen,

## 3 m

Artikelnummer: 11112263

### Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung FCI (Buchsenkontakte, 8-polig) und Litzen 0.14 mm<sup>2</sup> mit Aderendhülsen
- Geeignet für Betriebstemperaturen bis +120 °C
- Montage durch Kunde möglich



### Technische Daten

#### Kabelspezifikationen

 
Werkstoff	Kabelmantel: SABIX® grau, halogenfrei
Masse ca.	185 g
Kabellänge	3 m

#### Kabelspezifikationen

Betriebstemperatur	-30...+120 °C
Aussendurchmesser	≈ 6,8 mm
Anschluss	Aderendhülsen Kupplung FCI, 8-polig, Buchsenkontakte

### Anschlussbelegung


Stecker	Aderfarben
Pin 1	rot
Pin 2	blau
Pin 3	grün
Pin 4	braun
Pin 5	grau
Pin 6	schwarz
Pin 7	rosa
Pin 8	weiss
Schirm = Hülse	transparent



### Abmessungen

Kupplung Typ 21,  
Buchsenkontakt,  
8-polig  
K21BG8

Litzen 0.14 mm<sup>2</sup>  
mit Aderendhülsen

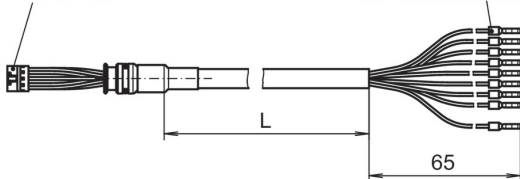

### Geeignet für

ITD21H00 HT, ITD21H01 HT