

Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen,

3 m

Artikelnummer: 11112263

Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung FCI (Buchsenkontakte, 8-polig) und Litzen 0.14 mm² mit Aderendhülsen
- Geeignet für Betriebstemperaturen bis +120 °C
- Montage durch Kunde möglich



Technische Daten

Kabelspezifikationen

 
| | |
|------------|---------------------------------------|
| Werkstoff | Kabelmantel: SABIX® grau, halogenfrei |
| Masse ca. | 185 g |
| Kabellänge | 3 m |

Kabelspezifikationen


| | |
|--------------------|---|
| Betriebstemperatur | -30...+120 °C |
| Aussendurchmesser | ≈ 6,8 mm |
| Anschluss | Aderendhülsen Kupplung FCI, 8-polig, Buchsenkontakte |

Anschlussbelegung

| | |
|----------------|-------------|
| Stecker | Aderfarben |
| Pin 1 | rot |
| Pin 2 | blau |
| Pin 3 | grün |
| Pin 4 | braun |
| Pin 5 | grau |
| Pin 6 | schwarz |
| Pin 7 | rosa |
| Pin 8 | weiss |
| Schirm = Hülse | transparent |



Abmessungen

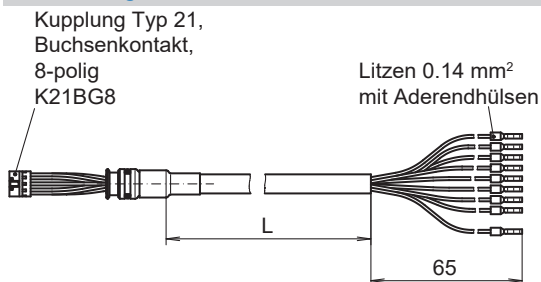

Geeignet für

ITD21H00 HT, ITD21H01 HT