

Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / D-SUB, 9-polig,

0,3 m

Artikelnummer: 11106562

Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung FCI (Buchsenkontakte, 8-polig) und Stecker D-Sub (Stiftkontakte, 9-polig)
- UL/CSA-Zulassung
- Montage durch Kunde möglich



Technische Daten

Kabelspezifikationen

Masse ca.	80 g
Kabellänge	0,3 m

Kabelspezifikationen


Betriebstemperatur	-40...+100 °C (Kabel unbewegt)
	-30...+100 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser	≈ 7 mm

Anschlussbelegung

Kupplung K21BG8	Kupplung K4SG 9
Pin 3	Pin 1
Pin 4	Pin 6
Pin 5	Pin 2
Pin 6	Pin 7
Pin 7	Pin 3
Pin 8	Pin 8
Pin 1	Pin 4
Pin 2	Pin 5
NC	Pin 9
	Gehäuse/Schirm

Geeignet für

PC-Programming Tool Z-PA-EI-P, Handheld Programming Tool Z-PAEI-H, ATD2AH00, ITD21H00, ITD22H00, ITD22H00 SIL

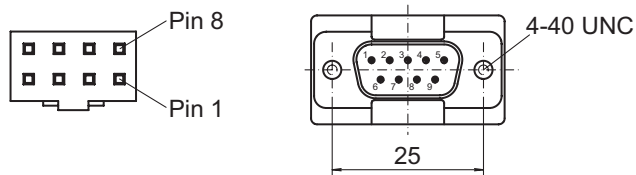

Abmessungen

