

Anschlusskabel mit Kupplung M12, 4-polig, 0,7 m

Artikelnummer: 11104310

Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung M12, 4-polig
- UL/CSA - Zulassung
- Temperaturbereich -20...+85 °C (-30...+85 °C bei fester Verlegung)
- Montage durch Kunde möglich



Technische Daten

Kabelspezifikationen


Masse ca.	45 g
Kabellänge	0,7 m

Kabelspezifikationen


Betriebstemperatur	-30...+85 °C (Kabel unbewegt) -20...+85 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser	≈ 5 mm

Anschlussbelegung

Kupplung K21BG8	Kupplung K10SG4
Pin 1	Pin 1
Pin 2	Pin 3
Pin 3	Pin 4
Pin 4	NC
Pin 5	Pin 2
Pin 6	NC
Pin 7	NC
Pin 8	NC
Schirm/Gehäuse	Schirm/Gehäuse

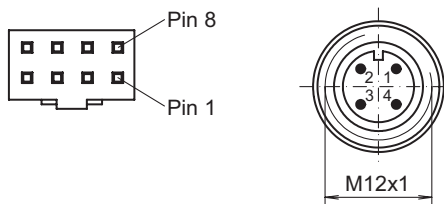

Abmessungen

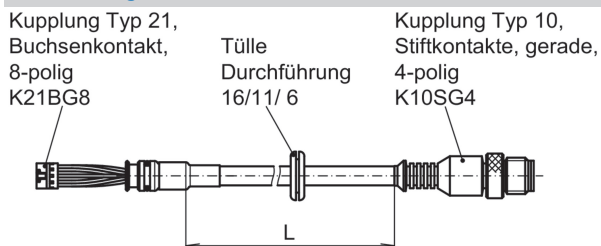

Geeignet für

ITD21H00