

#### Auf einen Blick

- M5, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm; M8, Stecker, 4-polig
- Kopf A: IP67; Kopf B: IP67



#### Technische Daten

##### Seite A

Kopf A: Anschluss	M5
Kopf A: Winkel Kabelabgang	0°
Kopf A: Geschlecht	Weiblich
Kopf A: Kodierung	A
Kopf A: Polzahl	4
Beschriftungstülle Seite A	Nein

##### Seite B

Kopf B: Anschluss	M8
Kopf B: Winkel Kabelabgang	0°
Kopf B: Geschlecht	Männlich
Kopf B: Polzahl	4
Beschriftungstülle Seite B	Nein

##### Leitungen

Leitungslänge	1000 cm
Längentoleranz	± 15 cm
Schirmung	Ja
Leiteraufbau	18 × 0,1 mm
AWG	26

##### Leitungen

Mantel: Material	PUR/PVC
Mantel: Farbe	Schwarz
Leitungsdurchmesser	4,0 mm
Aderquerschnitt	0,14 mm²

##### Elektrische Daten

Betriebsspannung	60 V
------------------	------

##### Mechanische Daten


Kopf A: Schutzklasse	IP67
Kopf B: Schutzklasse	IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)	ca. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	ca. 5 × Außendurchmesser

##### Umgebungsbedingungen

Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)	- 25 ...+ 80 °C
Kopf A: Verschmutzungsgrad	3
Kopf B: Verschmutzungsgrad	3


#### Seite A

##### Technische Zeichnung

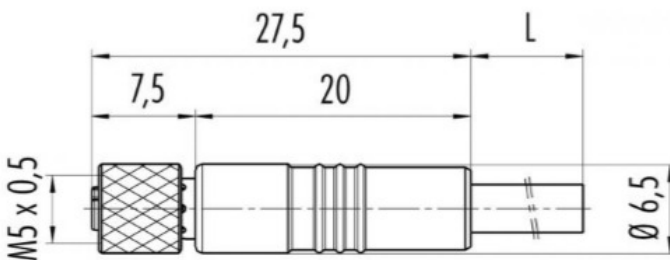


#### Seite A

##### Kodierung

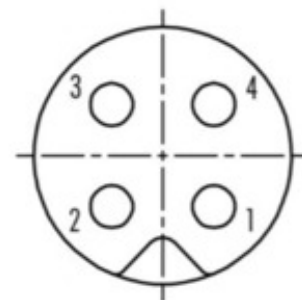

**Seite B**


**Technische Zeichnung**

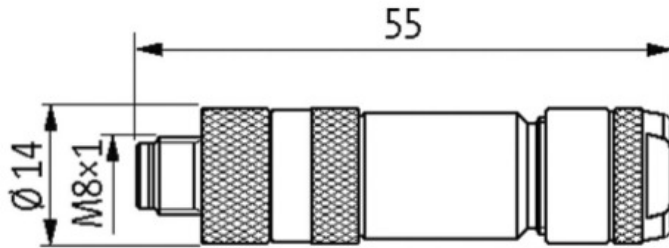

**Masszeichnung**



**Kodierung**

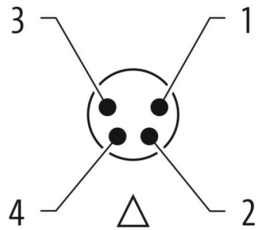

**Anschlussbild**

