

CNAC 25E 7-polig Mil Spec Gegenstecker + Kabel

L=30 ft (9,15 m)

Artikelnummer: 11078446

Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Gegenstecker NAC 25E 7-polig Mil Spec (Buchsenkontakte) und Litzen 0.14 mm² mit Aderendhülsen
- Kabellänge 30 ft (9,15 m)



Technische Daten

Kabelspezifikationen

Masse ca.	640 g
Kabellänge	30 ft (9,15 m)


Kabelspezifikationen

Betriebstemperatur	-40...+100 °C (Kabel unbewegt) -30...+100 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser	≈ 7,0 mm


Anschlussbelegung

Stecker mit Kabel sw10, 7-polig

Stecker	Aderfarben	Belegung
Pin A	grün	Spur A
Pin B	grau	Spur B
Pin C	rosa	Spur Z
Pin D	rot	+Vs
Pin E	–	–
Pin F	blau	0 V
Pin G	gelb	Gehäuse

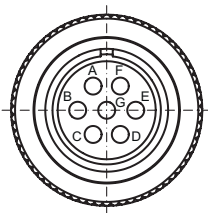

Abmessungen

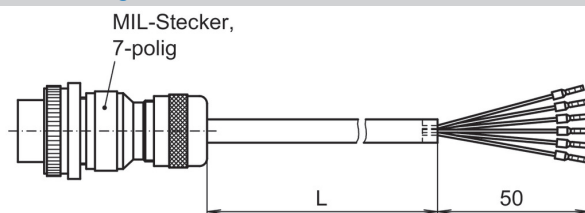

Geeignet für

HS35F, HS35P - Programmierbar