

CNAC 25E0500 7-polig Mil Spec Gegenstecker + Kabel L=5 m (Lagerung in USA)

Artikelnummer: 11150863

Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Gegenstecker NAC 25E 7-polig Mil Spec (Buchsenkontakte) und Litzen 0.14 mm² mit Aderendhülsen
- Kabellänge 5 m
- Lagerung in USA



Technische Daten

Kabelspezifikationen

Kabellänge	5 m
Betriebstemperatur	-40...+100 °C (Kabel unbewegt) -30...+100 °C (Kabel bewegt)


Kabelspezifikationen

Aussendurchmesser	≈ 7,0 mm
-------------------	----------


Anschlussbelegung

Stecker mit Kabel sw10, 7-polig

Stecker	Aderfarben	Belegung
Pin A	grün	Spur A
Pin B	grau	Spur B
Pin C	rosa	Spur Z
Pin D	rot	+Vs
Pin E	–	–
Pin F	blau	0 V
Pin G	gelb	Gehäuse

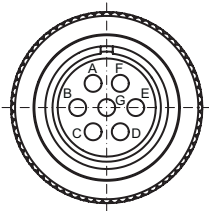

Abmessungen

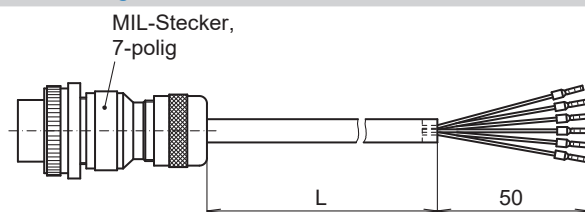

Geeignet für

HS35F, HS35P - Programmierbar