

# CNAC 25E1000 7-polig Mil Spec Gegenstecker + Kabel L=10 m (Lagerung in USA)

Artikelnummer: 11150865

## Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Gegenstecker NAC 25E 7-polig Mil Spec (Buchsenkontakte) und Litzen 0.14 mm<sup>2</sup> mit Aderendhülsen
- Kabellänge 10 m
- Lagerung in USA



## Technische Daten

### Kabelspezifikationen

Kabellänge	10 m
Betriebstemperatur	-40...+100 °C (Kabel unbewegt) -30...+100 °C (Kabel bewegt)


### Kabelspezifikationen

Aussendurchmesser	≈ 7,0 mm
-------------------	----------


## Anschlussbelegung

### Stecker mit Kabel sw10, 7-polig

Stecker	Aderfarben	Belegung
Pin A	grün	Spur A
Pin B	grau	Spur B
Pin C	rosa	Spur Z
Pin D	rot	+Vs
Pin E	–	–
Pin F	blau	0 V
Pin G	gelb	Gehäuse

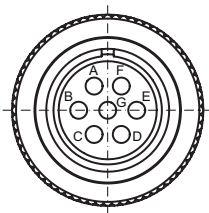

## Abmessungen

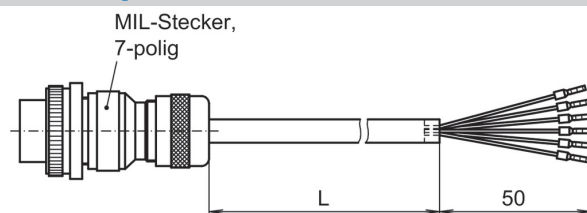

## Geeignet für

HS35F, HS35P - Programmierbar