

# CNAC 29H 10-polig Mil Spec Gegenstecker + Kabel L=10 ft (3,05 m)

Artikelnummer: 11078307

## Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Gegenstecker NAC 29H 10-polig Mil Spec (Buchsenkontakte) und Litzen 0.14 mm<sup>2</sup> mit Aderendhülsen
- Kabellänge 10 ft (3,05 m)



## Technische Daten

### Kabelspezifikationen

|            |                |
|------------|----------------|
| Masse ca.  | 275 g          |
| Kabellänge | 10 ft (3,05 m) |


### Kabelspezifikationen

|                    |  |
|--------------------|--|
| Betriebstemperatur | -40...+100 °C (Kabel unbewegt)<br>-30...+100 °C (Kabel bewegt) |
| Aussendurchmesser  | ≈ 7,0 mm   |

## Anschlussbelegung

### Stecker mit Kabel sw10, 10-polig

| Stecker | Aderfarben | Belegung                |
|---------|------------|-------------------------|
| Pin A   | grün       | Spur A (Spur A +)       |
| Pin B   | grau       | Spur B (Spur B +)       |
| Pin C   | rosa       | Spur Z (Spur Z +)       |
| Pin D   | rot        | +Vs                     |
| Pin E   | violett    | $\overline{\text{Err}}$ |
| Pin F   | blau       | 0 V                     |
| Pin G   | gelb       | Gehäuse                 |
| Pin H   | braun      | Spur A inv. (Spur A -)  |
| Pin I   | schwarz    | Spur B inv. (Spur B -)  |
| Pin J   | weiss      | Spur Z inv. (Spur Z -)  |

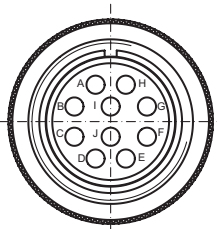

## Geeignet für

HS35F, HS35P - Programmierbar, HS35S - Sinus

## Abmessungen

