

# CNAC 29H 10-polig Mil Spec Gegenstecker + Kabel L=20 ft (6,10 m)

Artikelnummer: 11078427

## Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Gegenstecker NAC 29H 10-polig Mil Spec (Buchsenkontakte) und Litzen 0.14 mm<sup>2</sup> mit Aderendhülsen
- Kabellänge 20 ft (6,10 m)



## Technische Daten

### Kabelspezifikationen

Masse ca.	440 g
Kabellänge	20 ft (6,10 m)


### Kabelspezifikationen

Betriebstemperatur	-40...+100 °C (Kabel unbewegt) -30...+100 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser	≈ 7,0 mm


## Anschlussbelegung

### Stecker mit Kabel sw10, 10-polig

Stecker	Aderfarben	Belegung
Pin A	grün	Spur A (Spur A +)
Pin B	grau	Spur B (Spur B +)
Pin C	rosa	Spur Z (Spur Z +)
Pin D	rot	+Vs
Pin E	violett	$\overline{\text{Err}}$
Pin F	blau	0 V
Pin G	gelb	Gehäuse
Pin H	braun	Spur A inv. (Spur A -)
Pin I	schwarz	Spur B inv. (Spur B -)
Pin J	weiss	Spur Z inv. (Spur Z -)

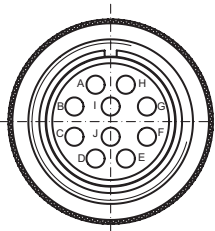

## Abmessungen

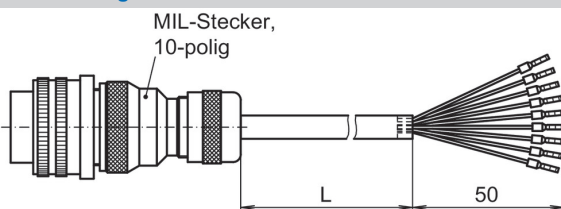

## Geeignet für

HS35F, HS35P - Programmierbar, HS35S - Sinus