

Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 12 points et embouts pour les codeurs incrémentaux avec sorties du capteur



Caractéristiques techniques

Spécifications des câbles

Matière	Gaine: PUR noir
Poids	160 g
Longueur du câble	1 m


Spécifications des câbles

Température d'utilisation	-40...+100 °C (Câble immobile) -25...+100 °C (Câble mobile)
Diamètre extérieur	≈ 7,5 mm
Raccordement	Embase mâle M23, 12 points

Affectation des bornes

Connecteur S2BG12

Borne	Câble
1	rose
2	bleu
3	rouge
4	noir
5	brun
6	vert
7	-
8	gris
9	-
10	blanc 0.5
11	blanc
12	brun 0.5
Boîtier/blindage	transparent

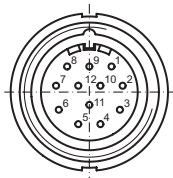

Dimensions

