 


Auf einen Blick

- Geschirmtes Stromversorgungskabel
- M8/3-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m



Technische Daten

Elektrische Daten

Schirmung	ja
Polzahl	3
Anschlüsse	M8 Buchse, verschraubbar offene Enden

Mechanische Daten

Min. Biegeradius statisch	22 mm
Min. Biegeradius bewegt	44 mm
Biegezyklen	10000000
Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	5 m

Mechanische Daten

Gewicht	≤ 140 g
Material	PUR, halogenfrei


Schnittstelle

Datenschnittstelle	Prozessschnittstelle
--------------------	----------------------

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit	DIN EN 60332-2-2 (20s)
Halogenfreiheit	DIN VDE 0472 Teil 815
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1
Betriebstemperatur (statisch)	-25 ... +80 °C
Schutzart	IP 65/67 (kameraseitig)

Steckerbelegungen

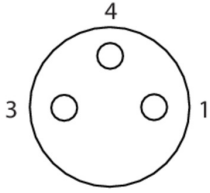

M8	color
----	-------

1:	BN
----	----

4:	BK
----	----

3:	BU
----	----
