

## ESW 31AH0500

Kabeldose M8, 4-pol., abgewinkelt, 5 m

Artikelnummer: 10132816

### Auf einen Blick

- Kabeldose ungeschirmt
- 3- und 4-polige Ausführungen
- Material des Aussenmantels PUR
- Halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- UL gelistet, Nummer E315836



Abbildung ähnlich

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Bauform (Kopf 1)	Abgewinkelt
Baugröße (Kopf 1)	M8
Länge	5 m
Material Aussenmantel	PUR halogenfrei
Polzahl elektrisch	4-polig
Schirmung	Ungeschirmt
Schutzart	IP 65/67/68


#### Allgemeine Daten

Verwendung	Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
------------	----------------------------------


#### Allgemeine Daten

Verbinderart (Kopf 1)	Kabeldose
Baugröße (Kopf 1)	M8
Bauform (Kopf 1)	Abgewinkelt
Verbinderart (Kopf 2)	Kabelende offen
Besondere Eigenschaften	Schleppkettentauglich
Schirmung	Ungeschirmt
Material Aussenmantel	PUR halogenfrei
Länge	5 m
Polzahl elektrisch	4-polig
Schutzart	IP 65/67/68

### Masszeichnung

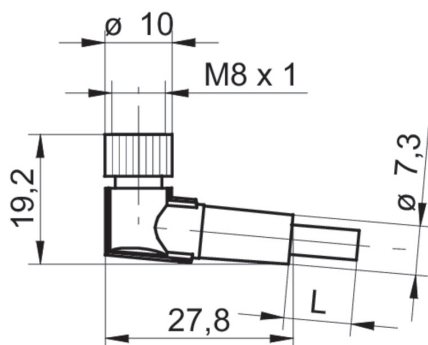

### Steckerbelegungen

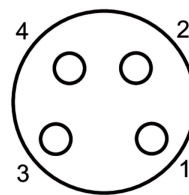

- 1 = BN
- 2 = WH
- 3 = BU
- 4 = BK