

FHDK 04G6101

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundaussblendung - subminiature

Artikelnummer: 10162790

Auf einen Blick

- Hintergrundaussblendung
- 30 mm ±2 mm
- Point source LED gepulst
- Gegentakt
- Kabel 3-Pol, 2 m
- -10 ... 50 °C
- IP 65



Abbildung ähnlich



Technische Daten

Allgemeine Daten

Funktion	Hintergrundaussblendung
Lichtquelle	Point source LED gepulst
Tastweite Tw	30 mm ±2 mm
Anzeige Verschm. / Einst.	Empfangsanzeige blinkend
Empfangsanzeige	LED gelb
Wellenlänge	660 nm
Strahldurchmesser	2 mm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung	Ja

Elektrische Daten

Ansprech- / Abfallzeit	< 0,5 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs	11 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	30 mA
Stromaufnahme mittel	20 mA
Spannungsabfall Vd	< 2 VDC

Elektrische Daten

Schaltfunktion	Hellschaltung
Ausgangsschaltung	Gegentakt
Ausgangsstrom	< 50 mA
Kurzschlussfest	Ja
Verpolungsfest	Ja, nur Speisung

Mechanische Daten

Breite / Durchmesser	4 mm
Höhe / Länge	44,8 mm
Tiefe	6,2 mm
Bauform	Quaderförmig
Gehäusematerial	Kunststoff (ASA)
Frontscheibe	PMMA
Anschlussart	Kabel 3-Pol, 2 m

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP 65
Arbeitstemperatur	-10 ... +50 °C

FHDK 04G6101

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausbildung - subminiature

Artikelnummer: 10162790

Masszeichnung

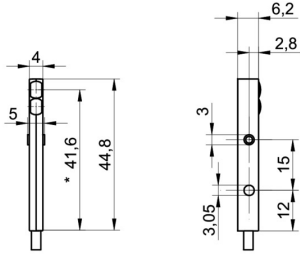

- * Senderachse

Anschlussbild

