

FHDK 04G6102/KS35A

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung - subminiature

Artikelnummer: 10162787

Auf einen Blick

- Hintergrundausblendung
- 50 mm -3 mm / +5 mm
- Point source LED gepulst
- Gegentakt
- Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
- -10 ... 50 °C
- IP 65



Abbildung ähnlich



Technische Daten

Allgemeine Daten

Funktion	Hintergrundausblendung
Lichtquelle	Point source LED gepulst
Tastweite Tw	50 mm -3 mm / +5 mm
Anzeige Verschm. / Einst.	Empfangsanzeige blinkend
Empfangsanzeige	LED gelb
Wellenlänge	660 nm
Strahldurchmesser	2 mm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung	ja

Elektrische Daten

Ansprech- / Abfallzeit	< 0,5 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs	11 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	30 mA
Stromaufnahme mittel	20 mA
Spannungsabfall Vd	< 2 VDC

Elektrische Daten

Schaltfunktion	Hellschaltung
Ausgangsschaltung	Gegentakt
Ausgangsstrom	< 50 mA
kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja, nur Speisung

Mechanische Daten

Breite / Durchmesser	4 mm
Höhe / Länge	44,8 mm
Tiefe	6,2 mm
Bauform	quaderförmig
Gehäusematerial	Kunststoff (ASA)
Frontscheibe	PMMA
Anschlussart	Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm

Umgebungsbedingungen


Arbeitstemperatur	-10 ... +50 °C
Schutzart	IP 65

FHDK 04G6102/KS35A

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung - subminiature

Artikelnummer: 10162787

Masszeichnung

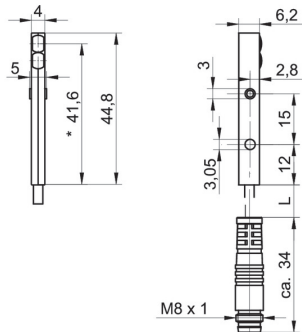

Anschlussbild

