

Auf einen Blick

- Blitzbares LED Ringlicht
- IR 875 nm
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 0,3 m
- Durchmesser: 94 mm



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG

Beleuchtungsdaten

Farbe infrarot

Lichtcharakteristik klar

Beleuchtungsmodus blitzbar

Elektrische Daten

Anschlüsse M8/4-pol Stecker

Beleuchtungssteuerung spannungsgesteuert (mit integriertem Vorwiderstand)

Stromstärke 0,35 A

Stromstärke im Blitz-Betrieb $\leq 0,88$ A

Spannung im Blitz-Betrieb ≤ 48 V

Duty Cycle 0-10%

Elektrische Daten

Maximale Blitzdauer 10 ms

Mechanische Daten

Bauform Ringlicht

Abmessungen \varnothing 93,5 mm

Höhe 24,6 mm

Abmessungen Leuchtende Fläche \varnothing außen 87,5 mm \varnothing innen 50 mm

Kabellänge [m] 0,3 m

Gewicht ≤ 200 g

Material Aluminium


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ... +35 °C


Luftfeuchte 20% - 85%

Schutzart IP 30

Masszeichnung

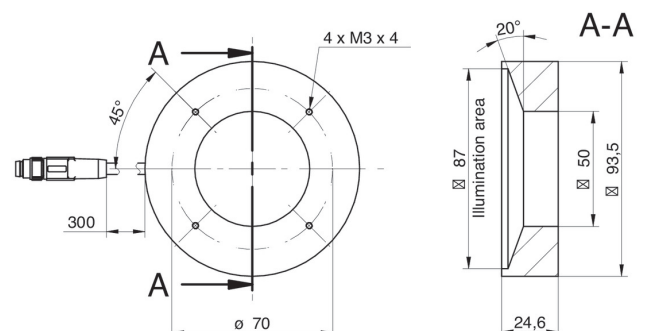

Steckerbelegungen

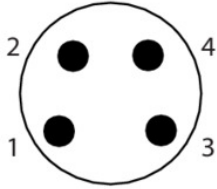

M8 signal

1: LED +24V (pulsing 24-48 V)

2: N.C.

3: LED - (GND)

4: N.C.
