

Auf einen Blick

- Reflexions-Lichttaster (Leckagesensor)
- -30 ... 70 °C

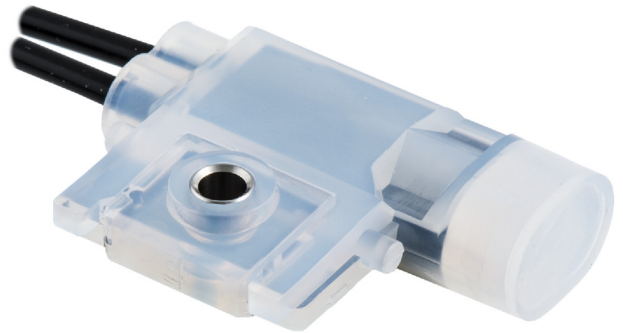


Abbildung ähnlich



Technische Daten

Allgemeine Daten

Funktion	Reflexions-Lichttaster (Leckagesensor)
Ansprech- / Abfallzeit	0,05 ... 5 ms
Messweise	Medienberührend
Kopfart (Lichtleiter)	Flach
Breite / Durchmesser (Kopf)	13 mm
Höhe / Länge (Kopf)	30,9 mm
Tiefe (Kopf)	9,9 mm

Allgemeine Daten

Material (Kopf)	PFA
Biegeradius	20 mm
Durchmesser Aussenmantel	2,2 mm
Material Aussenmantel	PFA (chemie-/ölbeständig)
Material (Lichtleiter)	Kunststoff
Länge (Lichtleiter)	5000 mm
Arbeitstemperatur	-30 ... +70 °C

Bemerkungen

- Geeignet für beengte Platzverhältnisse

Masszeichnung

