

Auf einen Blick

- Reflexions-Typ
- Tastweite bis zu 115 mm
- Zylindrischer glatter Kopf, seitlicher Lichtaustritt
- Metallmantel 50 cm lang, für Temperaturen bis zu +120 °C
- Für robuste Lichtleiter-Sensoren FZAM 18 und FZAM 30

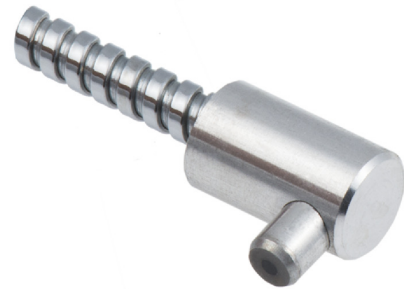


Abbildung ähnlich



Technische Daten


Allgemeine Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Besondere Eigenschaften | Hitzeresistent Seitlicher Lichtaustritt |
| Funktion | Reflexions-Lichttaster |
| Betriebsreichweite Sb | 0 |
| Tastweite Tw | 1 ... 80 mm |
| Ansprech- / Abfallzeit | 0,5 ... 1 ms |
| Kopfart (Lichtleiter) | Zylindrisch glatt (radial) |
| Breite / Durchmesser (Kopf) | 9,8 mm |
| Höhe / Länge (Kopf) | 16 mm |

Allgemeine Daten

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tiefe (Kopf) | 0 |
| Material (Kopf) | Aluminium |
| Biegeradius | 15 mm (stat.) 30 mm (dynam.) |
| Durchmesser Aussenmantel | 5 mm |
| Material Aussenmantel | Messing verchromt |
| Querschnitt Faser | 2 mm ² |
| Material (Lichtleiter) | Glas |
| Länge (Lichtleiter) | 500 mm |
| Arbeitstemperatur | -25 ... +120 °C |

Masszeichnung

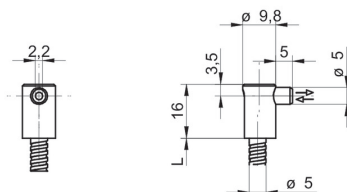

Zubehör

10129023

FZAM 18N1155