

产品一览

- Diffuse type
- Sensing distance up to 115 mm
- Cylindrical smooth sensing head, side view
- Metal jacket 50 cm long, for temperatures up to +120 °C
- For rugged fiber optic sensors FZAM 18 and FZAM 30



图片与实际产品类似



技术数据


基本参数

特殊特性	耐高温 侧视图
类型	漫反射式传感器
Actual range Sb	0
Sensing distance Tw	1 ... 80 mm
Response time / release time	0,5 ... 1 ms
感应头类型 (光纤)	圆柱形 · 光滑版 (径向)
宽度 / 直径 (感应头)	9,8 mm
高度 / 长度 (感应头)	16 mm

基本参数

深度 (感应头)	0
感应头材质	铝
弯曲半径	15 mm (静态) 30 mm (动态)
电缆护套直径	5 mm
电缆护套材质	黄铜镀铬
光纤截面积	2 mm ²
光纤材质	玻璃
长度 (光纤)	500 mm
工作温度	-25 ... +120 °C

尺寸图

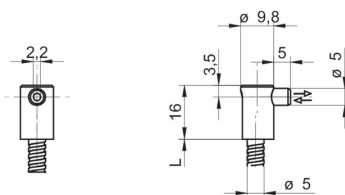

附件

10129023

FZAM 18N1155