

## Auf einen Blick

- 110 mm
- 600 mm
- IR-Diode gepulst
- PNP
- Potentiometer, 20 Umdr.
- Kabel 4-Pol, 2 m
- 65 °C
- IP 65



Abbildung ähnlich



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Lichtquelle	IR-Diode gepulst
Empfangsanzeige	LED gelb
Anzeige Verschm. / Einst.	LED blinkend
Einstellung	Potentiometer, 20 Umdr.
Wellenlänge	880 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung	Nein

### Elektrische Daten

Ansprech- / Abfallzeit	< 0,25 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs	10 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	40 mA
Stromaufnahme mittel	30 mA
Spannungsabfall Vd	<2,5 VDC

### Elektrische Daten

Schaltfunktion	Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung	PNP
Ausgangsstrom	100 mA
Kurzschlussfest	Ja
Verpolungsfest	Ja


### Mechanische Daten

Breite / Durchmesser	30 mm
Höhe / Länge	66 mm
Bauform	Zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Anschlussart	Kabel 4-Pol, 2 m


### Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	0 ... +65 °C
Schutzart	IP 65

## Masszeichnung

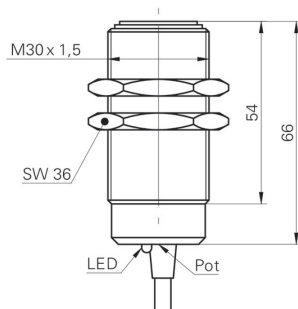

## Anschlussbild

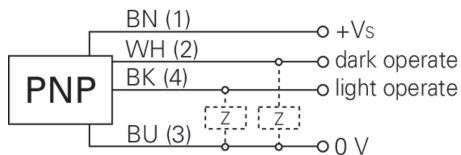

## Zubehör

### Montagezubehör

11200030	11200030
11199998	ZADAP-M30.STANDARD
11199999	ZADAP-M30.LONG
11707685	Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm
11707686	Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm
11707688	Montagestab 200 mm
11707697	Montagestab 250 mm
11707698	Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm
11707687	Montagestab 300 mm
11707700	Montageplatte rund ø30 mm
11707702	Montagesockel
11707703	Zwei-Wege-Verbinder

### Linsen und Komponenten

10102757	Adapter Serie 30
10106042	Adapter Serie 30 (abgewinkelte Lichtleiter)
10102801	Überwurfmutter Glasabdeckung Serie 30