

Auf einen Blick

Edelstahl Zylinder Gehäusecorpus für VCXG.I Kameras zur modularen IP65/67 Einhausung für den Einsatz in Pharma sowie Food & Beverage Applikationen

Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 V4A (11704016), Tube Module 12 mm M62 V4A (11704015) oder Tube Module 36 mm M62 V4A (11704014). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.

Rückwand vorbereitet für Montage mit DN50-Klemme

Gewinde: M62

Länge: 90,5 mm

Zusätzlich benötigt: Edelstahl Objektivschutz Tube M62 V4A PMMA (11704017) ist notwendig zum Verschluss des Gehäuses



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Mechanische Daten

Innerer Durchmesser	53 mm
Äußerer Durchmesser	65 mm
Max. Objektivlänge	90,5 mm
Gewicht	≤ 832 g


Mechanische Daten

Gewinde	M62 × 0,75
Material	Edelstahl 1.4404
Dichtung	EPDM (nur im Innenraum)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-15 ... +70 °C
--------------------	----------------

Masszeichnung

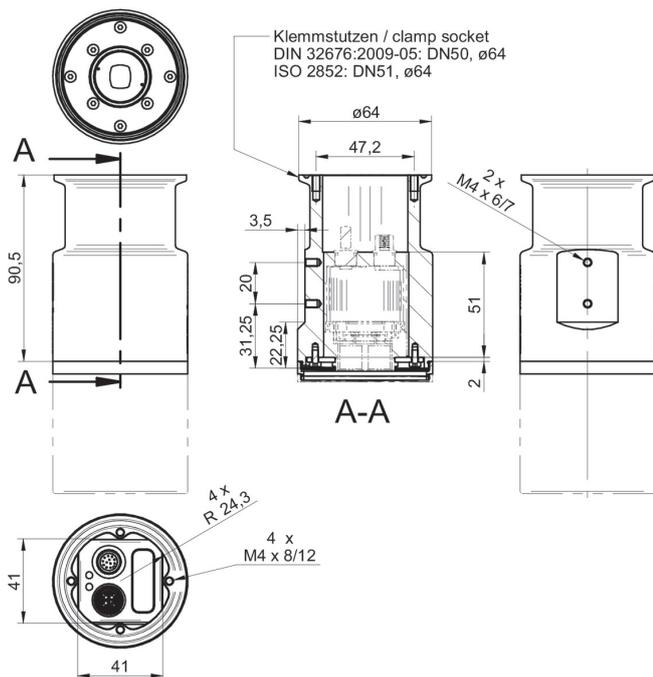

Prinzipdarstellung

