

**Auf einen Blick**

- 2 mm
- NPN Schliesser (NO)
- Kabel, 2 m
- -25 ... 75 °C
- IP 67




Abbildung ähnlich



**Technische Daten**

Allgemeine Daten		Elektrische Daten	
Einbauart	Bündig	Kurzschlussfest	Ja
Nennschaltabstand Sn	2 mm	Verpolungsfest	Ja
Schalthysterese	3 ... 20 % von Sr	Mechanische Daten	
Schaltzustandsanzeige	LED rot	Bauform	Quaderförmig
Elektrische Daten		Material (aktive Fläche)	PBT
Schaltfrequenz	5 kHz	Gehäusematerial	Messing vernickelt
Betriebsspannungsbereich +Vs	6 ... 36 VDC	Baugröße	8 mm
Stromaufnahme max. (ohne Last)	12 mA	Gehäuselänge	28,5 mm
Ausgangsschaltung	NPN Schliesser (NO)	Anschlussart	Kabel, L=2 m
Spannungsabfall Vd	< 2 VDC	Umgebungsbedingungen	
Ausgangsstrom	< 200 mA	Arbeitstemperatur	-25 ... +75 °C
		Schutzart	IP 67

**Masszeichnung**

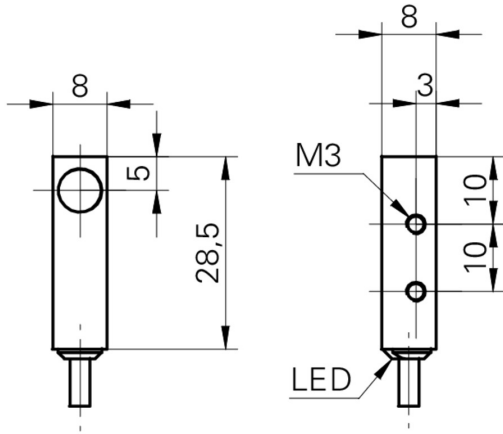

**Anschlussbild**

