

IFR 04.82.05

感应式传感器 NAMUR

Article number: 10250001

产品一览

- 0,8 mm
- NAMUR
- 2米电缆
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品相似



技术数据


基本参数		电气参数	
安装方式	屏蔽式	残余纹波	< 10 % Vs
额定感应距离 Sn	0,8 mm	机械参数	
电气参数		类型	圆柱形 · 光滑版
开关频率	< 5 kHz	外壳材质	不锈钢材质
额定工作电压	8,2 VDC	尺寸	4 mm
电源电压范围 +Vs	6 ... 30 VDC	外壳长度	25 mm
电流消耗 (无被测物)	> 4 mA	连接方式	2米电缆
电流消耗 (有被测物)	< 1 mA	环境条件	
最大电流消耗 (无负载)	10 mA	工作温度	-25 ... +75 °C
输出电路	NAMUR	防护等级	IP 67

IFR 04.82.05

感应式传感器 NAMUR

Article number: 10250001

尺寸图

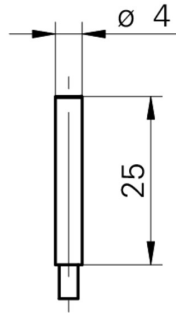

接线图

