

产品一览

- 1 mm
- NPN 常开 (NO)
- M8 引线接头
- -25 ... 75 °C
- IP 67





图片与实际产品类似



技术数据


基本参数		环境条件	
安装方式	齐平	工作温度	-25 ... +75 °C
额定感应距离 Sn	1 mm	防护等级	IP 67
迟滞	2 ... 20 % Sr	<b>电缆</b>	
输出指示灯	红色LED	Head A: Connection	M8
电气参数		Head A: Gender	公
开关频率	5 kHz	Head A: Angle cable outlet	0°
电源电压范围 +Vs	6 ... 30 VDC	Head A: Coding	A
最大电流消耗 (无负载)	12 mA	Head A: No. of poles	3
输出电路	NPN常开	Head A: Degree of protection	IP65, IP66K, IP67
压降 Vd	< 2 VDC	Cable length	200 mm
输出电流	< 200 mA	Length tolerance	+ 10 % - 0 %
短路保护	是	Shielded	无
反极性保护	是	External sheath: Material	PUR
机械参数		Cable diameter	2,8 mm
类型	圆柱形 · 光滑版	AWG	28
感应面材质	LCP	Wire cross section	0.09 mm <sup>2</sup>
外壳材质	不锈钢		
尺寸	4 mm		
外壳长度	20 mm		
连接方式	M8 引线接头		

## 尺寸图

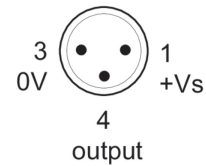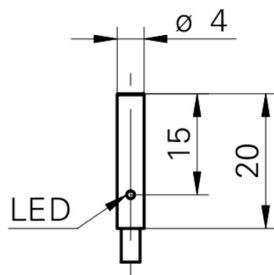

- 标准电缆长度 200 mm (L)

## 尺寸 连接器

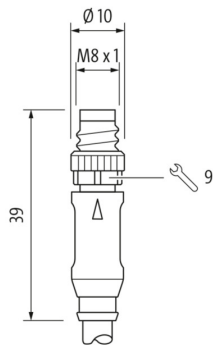

## 接线图

