

**Auf einen Blick**

- 12 mm
- NPN Schliesser (NO)
- Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
- -40 ... 80 °C
- IP 67



Abbildung ähnlich



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Einbauart             | Nicht bündig      |
| Spezialausführung     | Outdoor-Design    |
| Nennschaltabstand Sn  | 12 mm             |
| Schalthysterese       | 2 ... 15 % von Sr |
| Schaltzustandsanzeige | LED rot           |

**Elektrische Daten**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Schaltfrequenz                 | < 500 Hz            |
| Betriebsspannungsbereich +Vs   | 6 ... 30 VDC        |
| Stromaufnahme max. (ohne Last) | 10 mA               |
| Ausgangsschaltung              | NPN Schliesser (NO) |
| Spannungsabfall Vd             | < 2 VDC             |
| Ausgangsstrom                  | < 200 mA            |

**Elektrische Daten**

|                 |    |
|-----------------|----|
| kurzschlussfest | Ja |
| verpolungsfest  | Ja |


**Mechanische Daten**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Bauform                  | Zylindrisch mit Gewinde |
| Material (aktive Fläche) | PBT                     |
| Gehäusematerial          | Messing vernickelt      |
| Baugrösse                | 18 mm                   |
| Gehäuselänge             | 50 mm                   |
| Anschlussart             | Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m |
| Anzugsdrehmoment max.    | 40 Nm (Front: 28 Nm)    |

**Umgebungsbedingungen**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Arbeitstemperatur | -40 ... +80 °C |
| Schutzart         | IP 67          |

**Masszeichnung**

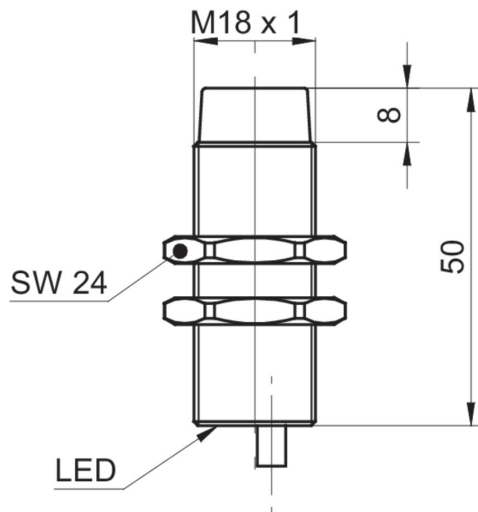

**Anschlussbild**

