


Auf einen Blick

- Geschirmtes Ethernetkabel
- gerader M12/4-pol Stecker auf RJ45
- Länge 5,0 m
- Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb

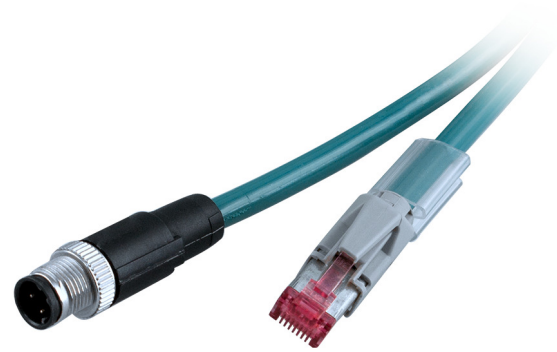

Technische Daten

Elektrische Daten

Polzahl	4
Anschlüsse	M12 Stecker, verschraubbar

Mechanische Daten

Min. zulässiger Biegeradius statisch	26 mm
Min. zulässiger Biegeradius bewegt	52 mm
Einsatz in Schleppkette	Nein
Kabellänge [m]	5 m
Gewicht	≤ 288 g

Mechanische Daten

Material	PUR
----------	-----



Schnittstelle

Datenschnittstelle	Ethernet
--------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit	IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit	IEC 60754-1
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1
Betriebstemperatur (statisch)	-20 ... +80 °C
Schutzart	IP 65/67 (kameraseitig)

Steckerbelegungen

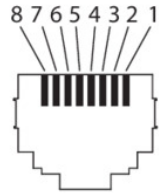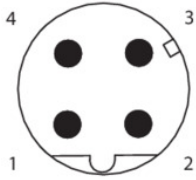

M12 RJ45

1: 1

3: 2

2: 3

4: 6