

KSW 33A/KSG45AP0500G/E

90° gewinkeltes Ethernetkabel, 5 m

Artikelnummer: 11048594

Auf einen Blick

- Geschirmtes Ethernetkabel
- 90° gewinkelter M12/4-pol Stecker auf RJ45
- Länge 5,0 m



Technische Daten

Elektrische Daten

Polzahl	4
Anschlüsse	M12 Stecker, gewinkelt, verschraubbar RJ45

Mechanische Daten

Min. Biegeradius statisch	26 mm
Min. Biegeradius bewegt	52 mm
Einsatz in Schleppkette	Nein
Kabellänge [m]	5 m
Gewicht	≤ 295 g

Mechanische Daten

Material	PUR
----------	-----


Schnittstelle

Datenschnittstelle	Ethernet
--------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit	DIN EN 60332-1-2
Halogenfreiheit	IEC 60754-1
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1
Betriebstemperatur (statisch)	-20 ... +80 °C
Schutzart	IP 65/67 (kameraseitig)

Steckerbelegungen

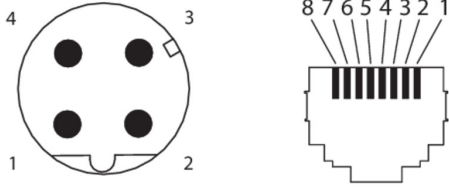

M12	RJ45
1:	1
3:	2
2:	3
4:	6