

## Auf einen Blick

- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 15,0 m



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Polzahl	8
Anschlüsse	RJ45, verschraubbar RJ45

### Mechanische Daten

Min. Biegeradius bewegt	39,6 mm
Biegezyklen	1000000
Einsatz in Schleppkette	Ja

### Mechanische Daten

Kabellänge [m]	15 m
Material	PVC, bleifrei


### Schnittstelle

Datenschnittstelle	GigE
--------------------	------

### Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit	UL20276 80°C / 30V
--------------------	--------------------

**Steckerbelegungen**

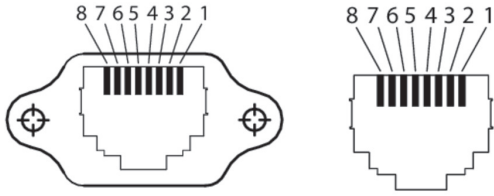

**RJ45S RJ45**

1:	1
2:	2
3:	3
4:	4

**RJ45S RJ45**

5:	5
6:	6
7:	7
8:	8