

Auf einen Blick

- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT5e
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
- Länge 20,0 m



Technische Daten

Elektrische Daten

Polzahl	8
Anschlüsse	RJ45, verschraubbar RJ45

Mechanische Daten

Min. Biegeradius statisch	42 mm
Biegezyklen	10000000
Einsatz in Schleppkette	Ja

Mechanische Daten

Kabellänge [m]	20 m
Gewicht	≤ 1600 g
Material	PVC, bleifrei


Schnittstelle

Datenschnittstelle	GigE
--------------------	------

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit	UL20276 80°C / 30V
--------------------	--------------------

Steckerbelegungen

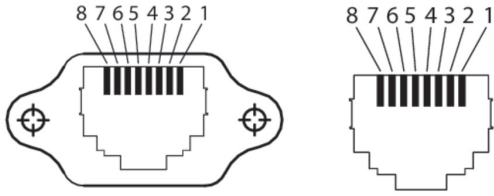

RJ45S RJ45		RJ45S RJ45	
1:	1	5:	5
2:	2	6:	6
3:	3	7:	7
4:	4	8:	8