

Auf einen Blick

- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Elektrische Daten

Polzahl	8
Anschlüsse	RJ45, verschraubbar RJ45

Mechanische Daten

Min. zulässiger Biegeradius bewegt	60 mm
Biegezyklen	1000000

Mechanische Daten

Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	5 m
Material	PVC, bleifrei


Schnittstelle

Datenschnittstelle	GigE
--------------------	------

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit	UL20276 80°C / 30V
--------------------	--------------------

Steckerbelegungen

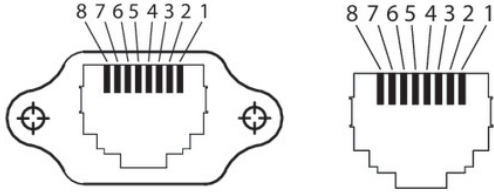

RJ45S RJ45		RJ45S RJ45	
1:	1	5:	5
2:	2	6:	6
3:	3	7:	7
4:	4	8:	8