


## Auf einen Blick

- SFP Modul
- 1000base-T Verbindung
- RJ45 Anschluss (Kupferkabel)
- verfügbar

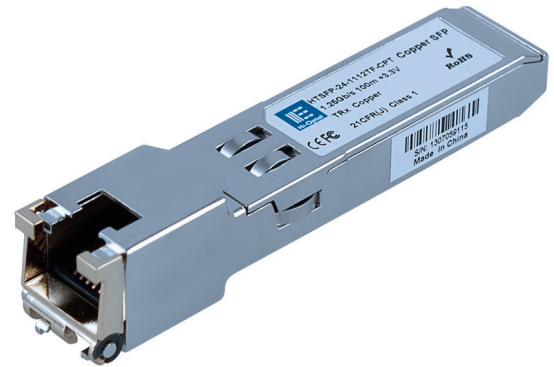

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Hersteller	Hi-Optel
Herstellerbezeichnung	HTSFP-24-1112TF-CPT

### Schnittstelle

Datenschnittstelle	GigE
Ethernet Typ	100/1000 BASE-T
Anzahl Ports	1
Ports	RJ45

### Schnittstelle

Standard	IEEE802.3
Übertragungsrate	1,0 Gb/s
Reichweite	max. 100 m

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 ... +70 °C
Konformität	CE FCC RoHS