

## Multi headed cable Type A4

Splitkabel für Beleuchtung

Artikelnummer: 11207774

### Auf einen Blick

- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker zur Stromversorgung der Kamera, 1x M8/4-pol Stecker zur Stromversorgung der I/Os und der Beleuchtung und 4x M8/4-pol Buchsen zum Anschluss von 4 Beleuchtungen
- Separate Stromversorgung von Kamera und Beleuchtung, doppelte Ausführung des Output 1
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 40 cm (M12/12-pol Kabel 20 cm, M8 Kabel 20 cm)



### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Polzahl	12
Anschlüsse	M12/12-pol Buchse M8/3-pol Stecker M8/4-pol Stecker 4x M8/4-pol Buchse

#### Mechanische Daten

Befestigung	Bohrlochabstand des Verteilers 49 mm
Abmessungen	Verteiler 67,5 mm x 65 mm x 20 mm
Min. Biegeradius statisch	85 mm (Kabel mit M12/12-pol Buchse) 44 mm (Kabel mit M8/3-pol Stecker) 44 mm (Kabel mit M8/4-pol Stecker) 44 mm (Kabel mit M8/4-pol Buchse)
Min. Biegeradius bewegt	42,5 mm (Kabel mit M12/12-pol Buchse) 22 mm (Kabel mit M8/3-pol Stecker) 22 mm (Kabel mit M8/4-pol Stecker) 22 mm (Kabel mit M8/4-pol Buchse)


#### Mechanische Daten

Biegezyklen	M12: 2.000.000 M8: 10.000.000
Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	1,0 m
Leiterquerschnitt	12 × 0,14mm <sup>2</sup> 4 × 0,25mm <sup>2</sup> 3 × 0,25mm <sup>2</sup>
Gewicht	≤ 75 g
Material	TPU PUR, halogenfrei


#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur (bewegt)	-5 ... +75 °C
Betriebstemperatur	-25 ... +75 °C
Schutzart	IP 65/67 (verschraubt)

## Masszeichnung

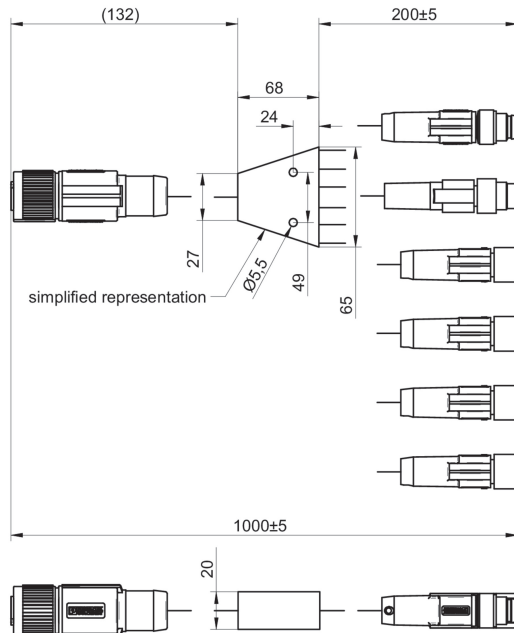

## Prinzipdarstellung

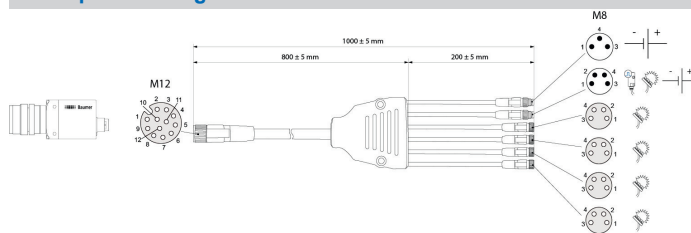

## Multi headed cable Type A4

Splitkabel für Beleuchtung

Artikelnummer: 11207774

### Steckerbelegungen

