

# Stecker M23 (S2BG12), Kabel 2 m (RTD)

Artikelnummer: 11069601

## Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderendhülsen für RTD



## Technische Daten

### Kabelspezifikationen


Werkstoff	Kabelmantel: PUR schwarz
Masse ca.	200 g
Kabellänge	2 m

### Kabelspezifikationen


Betriebstemperatur	-40...+100 °C (Kabel unbewegt) -25...+100 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser	≈ 7,5 mm
Anschluss	Stecker M23, 12-polig

## Anschlussbelegung

Stecker S2BG12	Aderfarben
Pin 1	rosa
Pin 2	blau
Pin 3	rot
Pin 4	schwarz
Pin 5	braun
Pin 6	grün
Pin 7	NC
Pin 8	NC
Pin 9	transparent/Schirm
Pin 10	NC
Pin 11	NC
Pin 12	NC
NC	grau
NC	weiss 0.5
NC	weiss
NC	braun 0.5
NC	gelb
NC	weiss/braun

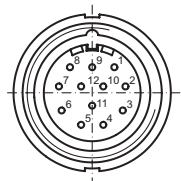

## Abmessungen

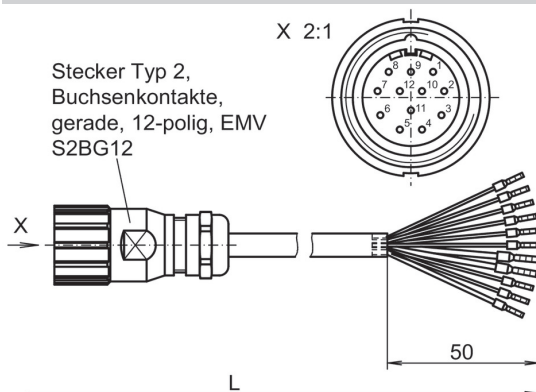

## Geeignet für

RTD 1 B14 Y 1, RTD 4 A 4 Y 2