

Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderendhülsen für ATD SSI



Technische Daten

Kabelspezifikationen

Werkstoff	Kabelmantel: PUR schwarz
Masse ca.	470 g
Kabellänge	5 m


Kabelspezifikationen

Betriebstemperatur	-40...+100 °C (Kabel unbewegt) -25...+100 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser	≈ 7,5 mm
Anschluss	Stecker M23, 12-polig

Anschlussbelegung

Stecker S2BG12	Aderfarben
Pin 1	braun
Pin 2	grün
Pin 3	grau
Pin 4	rosa
Pin 5	–
Pin 6	–
Pin 7	rot
Pin 8	schwarz
Pin 9	–
Pin 10	weiss
Pin 11	braun 0.5
Pin 12	weiss 0.5
Gehäuse/Schirm	transparent

Abmessungen

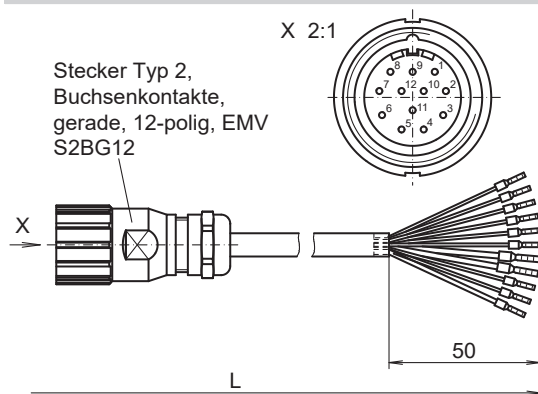

Geeignet für

ATD 2S A 4 Y 7, ATD 2S B14 Y23, ATD 4S A 4 Y10

