

Stecker M23 (S2BG17), Kabel 2 m (ATD)

Artikelnummer: 11070262

Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 17-polig) und Aderendhülsen für ATD




Technische Daten

Kabelspezifikationen

Werkstoff	Kabelmantel: SABIX® grau, halogenfrei
Masse ca.	230 g
Kabellänge	2 m

Anschlussbelegung

Stecker S2BG17	Aderfarben
Pin 1	weiss
Pin 2	braun
Pin 3	grün
Pin 4	gelb
Pin 5	–
Pin 6	–
Pin 7	grau
Pin 8	rosa
Pin 9	–
Pin 10	schwarz
Pin 11	rot
Pin 12	blau
Pin 13	–
Pin 14	weiss/grün
Pin 15	braun/grün
Pin 16	weiss/gelb
Pin 17	gelb/braun
Gehäuse/Schirm	transparent

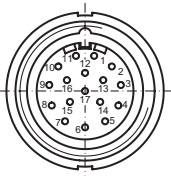


Kabelspezifikationen

Betriebstemperatur	-20...+85 °C
Aussendurchmesser	≈ 8,2 mm
Anschluss	Stecker M23, 17-polig

Abmessungen

Stecker Typ 2,
Buchsenkontakte, gerade,
17-polig
S2BG17

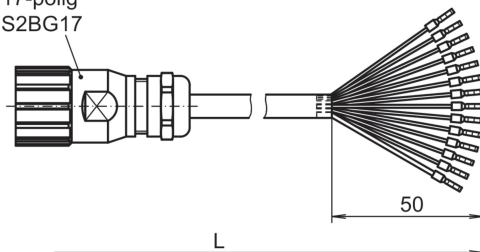

Geeignet für

ATD 2S A 4 Y 7, ATD 2S B14 Y23, ATD 4S A 4 Y10