

# Stecker M23 (S2BG17), Kabel 20 m (ATD)

Artikelnummer: 11070265

## Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 17-polig) und Aderendhülsen für ATD




## Technische Daten

### Kabelspezifikationen

Werkstoff	Kabelmantel: SABIX® grau, halogenfrei
Masse ca.	1750 g
Kabellänge	20 m

### Anschlussbelegung

Stecker S2BG17	Aderfarben
Pin 1	weiss
Pin 2	braun
Pin 3	grün
Pin 4	gelb
Pin 5	–
Pin 6	–
Pin 7	grau
Pin 8	rosa
Pin 9	–
Pin 10	schwarz
Pin 11	rot
Pin 12	blau
Pin 13	–
Pin 14	weiss/grün
Pin 15	braun/grün
Pin 16	weiss/gelb
Pin 17	gelb/braun
Gehäuse/Schirm	transparent

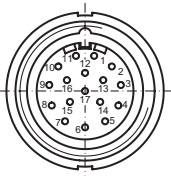


### Kabelspezifikationen

Betriebstemperatur	-20...+85 °C
Aussendurchmesser	≈ 8,2 mm
Anschluss	Stecker M23, 17-polig

### Abmessungen

Stecker Typ 2,  
Buchsenkontakte, gerade,  
17-polig  
S2BG17

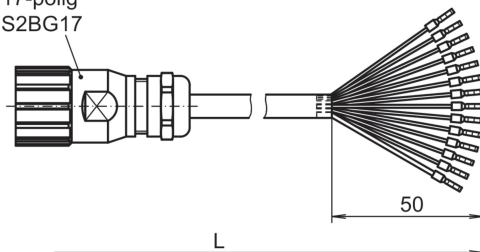

### Geeignet für

ATD 2S A 4 Y 7, ATD 2S B14 Y23, ATD 4S A 4 Y10