

## Tube Module 36 mm M47 hard anodized

Artikelnummer: 11211571

### Auf einen Blick

- Modulare Verlängerung des Objektschutzes
- Gewinde: M47
- Länge: 36 mm



### Technische Daten


#### Mechanische Daten

Innerer Durchmesser	44 mm
Äußerer Durchmesser	49,5 mm
Gewicht	≤ 40 g

#### Mechanische Daten


Gewinde	M47 × 0,75
Tubuslänge	36 mm
Material	Aluminium, hartanodisiert
Dichtung	EPDM

### Masszeichnung

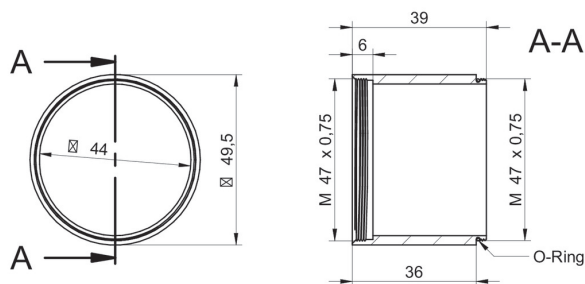


## Prinzipdarstellung

Optionales Zubehör für Schutzart IP 65/67:

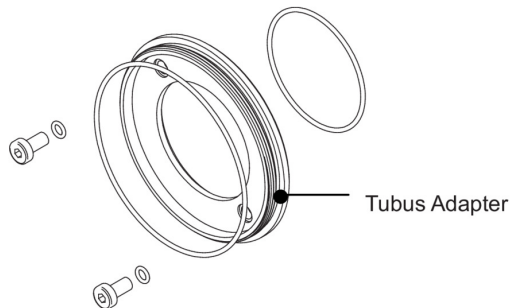


Tubus Adapter

- hartanodisiert, inkl. Dichtung und Schrauben  
 $\varnothing$  49,5 mm (VCXG.I 11185373)  
 $\varnothing$  65 mm (VCXG.I 11185377)  
 $\varnothing$  65 mm (VLXT 11193125)

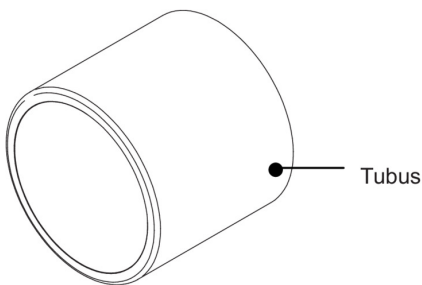

Tubus

- hartanodisiert, Deckglas PMMA  
 $\varnothing$  49,5 mm, Länge 44 mm (11701124)  
 $\varnothing$  65 mm, Länge 58 mm (11701125)
- hartanodisiert, gehärtetes VSG  
 $\varnothing$  49,5 mm, Länge 44 mm (11195425)  
 $\varnothing$  65 mm, Länge 58 mm (11195426)

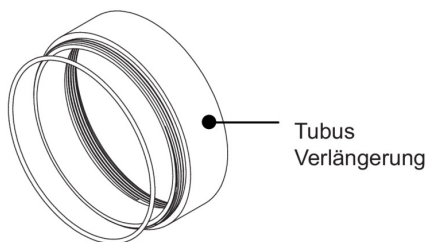

Tubus  
Verlängerung

- hartanodisiert, inkl. Dichtung  
 $\varnothing$  49,5 mm, Länge 6 mm (11185372)  
 $\varnothing$  49,5 mm, Länge 12 mm (11185371)  
 $\varnothing$  49,5 mm, Länge 36 mm (11211571)
- hartanodisiert, inkl. Dichtung  
 $\varnothing$  65 mm, Länge 6 mm (11185376)  
 $\varnothing$  65 mm, Länge 12 mm (11185375)  
 $\varnothing$  65 mm, Länge 36 mm (111988906)