


# Verbindungskabel Stecker M12 / Stecker D-SUB,

## 0,2 m

Artikelnummer: 11119280

### Auf einen Blick

- Verbindungskabel geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, Buchsenkontakte auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte

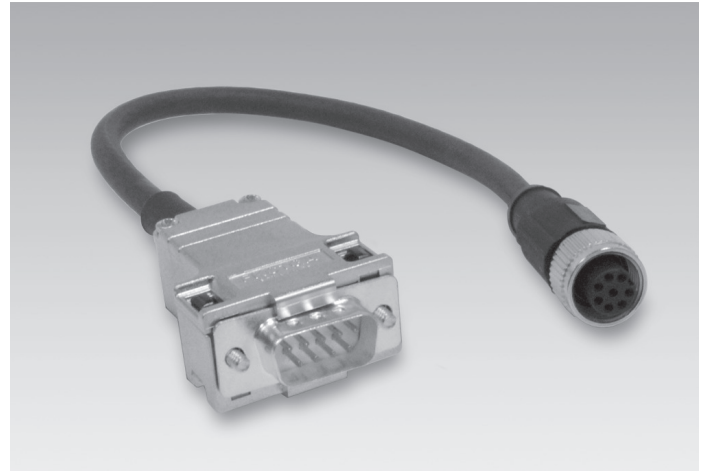

### Technische Daten

#### Kabelspezifikationen

Werkstoff	Kabelmantel: PUR schwarz, halogenfrei
Masse ca.	50 g

#### Kabelspezifikationen


Kabellänge	0,2 m
Betriebstemperatur	-10...+60 °C
Aussendurchmesser	≈ 5,9 mm

### Anschlussbelegung

Stecker M12	Stecker D-SUB
Pin 1	Pin 5
Pin 2	Pin 4
Pin 3	Pin 1
Pin 4	Pin 6
Pin 5	Pin 2
Pin 6	Pin 7
Pin 7	Pin 3
Pin 8	Pin 8
NC	Pin 9
Gehäuse/Schirm	Gehäuse/Schirm

### Geeignet für

- PC-Programming Tool Z-PA-EI-P, Handheld Programming Tool Z-PA-EI-H, EIL580P-B, EIL580P-SC, EIL580P-SY, EIL580P-T

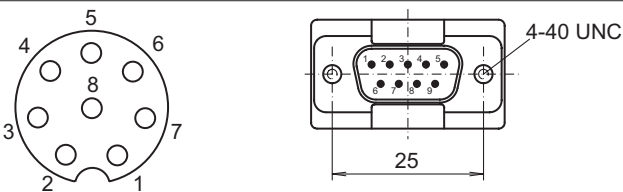

### Abmessungen

