

# Verbindungskabel Stecker M23 (CW) / D-SUB (S2BG12/K4BG9), 10 m

Artikelnummer: 11068195

## Auf einen Blick

- Geschirmtes Verbindungskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig, rechtsdrehend (CW)) und Stecker D-SUB (Buchsenkontakte, 9-polig)



## Technische Daten

### Kabelspezifikationen



Werkstoff	Kabelmantel: PUR schwarz
Masse ca.	1050 g
Kabellänge	10 m

### Kabelspezifikationen

Betriebstemperatur	-40...+100 °C (Kabel unbewegt) -25...+100 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser	≈ 7,5 mm

## Anschlussbelegung

Stecker S2BG12	Kupplung K4BG 9
Pin 5	Pin 3
Pin 6	Pin 2
Pin 8	Pin 1
Pin 1	Pin 9
Pin 3	Pin 7
Pin 4	Pin 6
Pin 12	Pin 4
Pin 10	Pin 5
Pin 2 (NC)	Pin 8 (NC)
Pin 11	NC
Pin 7	NC
Pin 9	NC
Gehäuse/Schirm	Gehäuse/Schirm

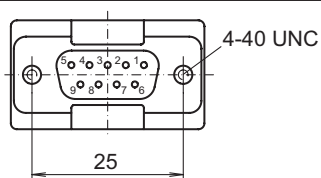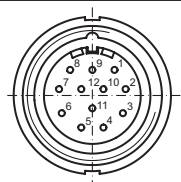

## Abmessungen

Stecker Typ 2,  
Buchsenkontakte,  
gerade, 12-polig, EMV  
S2BG12

Kupplung Typ 4,  
Buchsenkontakte,  
gerade, 9-polig, EMV  
K4BG 9

