


# Verbindungskabel Stecker M23 (CW) / Stecker D-SUB, 0,2 m

Artikelnummer: 11119257

## Auf einen Blick

- Verbindungskabel geschirmt mit Stecker M23, 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW) auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte

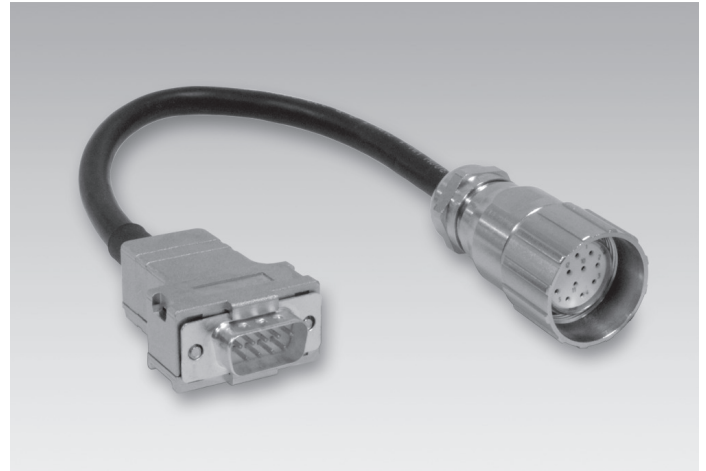

## Technische Daten

### Kabelspezifikationen

Masse ca.	115 g
Kabellänge	0,2 m
Betriebstemperatur	-10...+60 °C
Aussendurchmesser	≈ 7,5 mm

### Kabelspezifikationen


Anschluss	Stecker M23, 12-polig Stecker D-SUB, 9-polig
Schirm	Gemeinsame kapazitätsarme Abschirmung

## Anschlussbelegung


Stecker M23	Stecker D-SUB
Pin 5	Pin 1
Pin 6	Pin 6
Pin 8	Pin 2
Pin 1	Pin 7
Pin 3	Pin 3
Pin 4	Pin 8
Pin 12	Pin 4
Pin 10	Pin 5
Pin 2	NC
Pin 11	NC
Pin 9 (NC)	Pin 9 (NC)
Pin 7	NC
Gehäuse/Schirm	Gehäuse/Schirm

## Geeignet für

PC-Programming Tool Z-PA-EI-P, Handheld Programming Tool Z-PA-EI-H, EIL580P-B, EIL580P-SC, EIL580P-SY, EIL580P-T

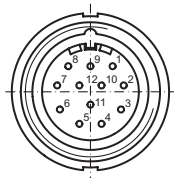

Stecker M23, Buchsenkontakte, 12-polig, rechtsdrehend (CW)

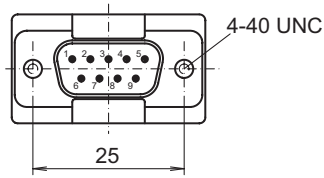

Stecker D-SUB, Stiftkontakte, 9-polig

## Abmessungen

