

## Z-KSG 32SH0500G

Geschirmtes Kabel 3-polig, 5,0 m

Artikelnummer: 11105264

### Auf einen Blick

- Geschirmtes Prozess Interfacekabel für Baumer *VisiLine*® Kameras
- M8/3-pol Stecker auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m



### Technische Daten

#### Elektrische Daten

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Schirmung  | ja                        |
| Polzahl    | 3                         |
| Anschlüsse | M8 Stecker, verschraubbar |

#### Mechanische Daten

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Min. Biegeradius statisch | 25 mm   |
| Min. Biegeradius bewegt   | 50 mm   |
| Biegezyklen               | 4000000 |
| Einsatz in Schleppkette   | Ja      |

#### Mechanische Daten

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Kabellänge [m] | 5 m              |
| Gewicht        | ≤ 177 g          |
| Material       | PUR, halogenfrei |


#### Schnittstelle

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Datenschnittstelle | Prozessschnittstelle |
|--------------------|----------------------|

#### Umgebungsbedingungen

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-2-1        |
| Schutzart       | IP 65/67 (kameraseitig) |

## Steckerbelegungen

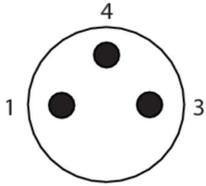

---

| M8 | color |
|----|-------|
|----|-------|

---

|    |    |
|----|----|
| 1: | BN |
|----|----|

---

|    |    |
|----|----|
| 4: | BK |
|----|----|

---

|    |    |
|----|----|
| 3: | BU |
|----|----|

---