

Auf einen Blick

- LED Lichtleiste
- weiss
- diffus
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 0.3 m
- Abmessungen: 18 mm × 95 mm × 20 mm Gehäuse



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG

Beleuchtungsdaten

Farbe weiss
 Lichtcharakteristik diffus
 Beleuchtungsmodus blitzbar

Elektrische Daten

Anschlüsse M8/4-pol Stecker
 Beleuchtungssteuerung spannungsgesteuert (mit integriertem Vorwiderstand)
 Stromstärke 0,18 A
 Stromstärke im Blitz-Betrieb ≤ 0,45 A
 Spannung im Blitz-Betrieb ≤ 48 V
 Duty Cycle 0-10%
 Maximale Blitzdauer 10 ms


Mechanische Daten

Bauform Lichtleiste
 Abmessungen 95 mm × 18 mm
 Höhe 20 mm
 Abmessungen Leuchtende Fläche 86 mm × 15 mm
 Material Deckglas Acryl
 Kabellänge [m] 0,3 m
 Gewicht ≤ 70 g
 Material Aluminium


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ... +35 °C
 Luftfeuchte 20% - 85%
 Schutzart IP 30

Masszeichnung

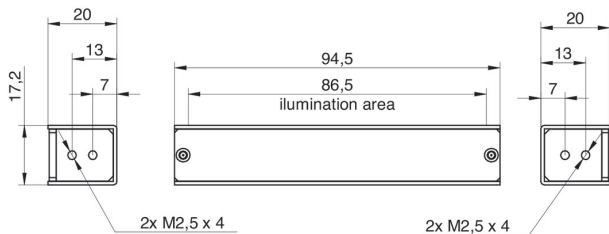

Steckerbelegungen

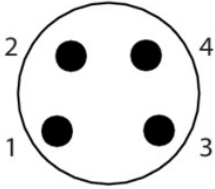

M8 signal

1: LED +24V (pulsing 24-48 V)

2: N.C.

3: LED - (GND)

4: N.C.
